

風喉式分體機 (淨冷系列)



# Ducted

Air Conditioner (Cooling Only)



## 產品特點

- 採用 R410A 環保雪種，效率更高
- 36K以下室內機機身纖巧，高度少至249mm，便於安裝
- 內置水泵處理去水，防止滴漏，大大提高耐用度
- 機外淨壓高達160Pa，有利均勻送風 (適用於45K及55K)
- 室內機選用金屬扇葉，符合不同場所安裝要求，安心可靠
- 採用防鏽金鑽塗層，防止散熱器氧化及生鏽，提升耐用度
- 隨機附送無線遙控 (另可選擇有線遙控)



開利(香港)有限公司


香港九龍灣臨澤街8號9樓901室 | 一般查詢：2694 5333 | 傳真：2694 5358 | 服務熱線：2603 2222

# 風喉式分體機 (淨冷系列)



## Ducted

Air Conditioner (Cooling Only)

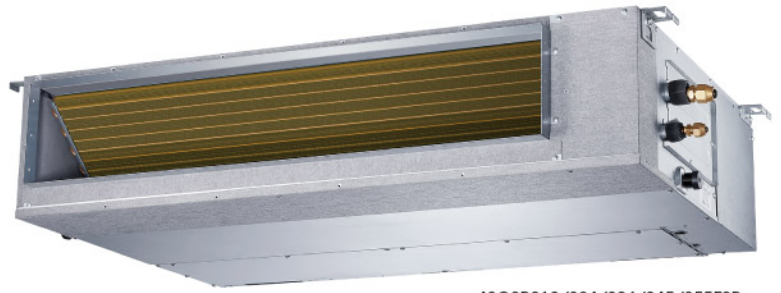

42QSB018/024/036/045/055FSB



38QUS018FSB  
38QUS024FSB

38QUS036FSB

38QUS045FSB  
38QUS055FSB

[隨機附送]

[另選配件]

KJR-12B

### 產品規格

匹數	HP	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
型號	室內機	42QSB018FSB	42QSB024FSB	42QSB036FSB	42QSB045FSB	42QSB055FSB
	室外機	38QUS018FSB	38QUS024FSB	38QUS036FSB	38QUS045FSB	38QUS055FSB
製冷效能	Btu/h	18000	24000	36000	48000	53000
	kW	5.28	7.03	10.55	14.07	15.53
輸入功率	W	2020	2700	3700	5350	6360
運行電流	A	9.2	12.3	6.7	9.2	11
能源效益EER	W/W	2.61	2.61	2.85	2.63	2.44
電源	Ph-V-Hz	1Ph - 220~240V - 50Hz		3Ph - 380~415V - 50Hz		
<b>室內機</b>						
送風量(H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	1020/830/740	1350/1150/950	1804/1372/1149	2150/1800/1400	2400/1850/1490
風扇電機輸出	W	74	115		210	
運轉音量(H/M/L)	dB(A)	44/41/38	41/38/34.5	47/40.5/38	48/45/42	51.7/46.9/44.4
機外靜壓(最低-最高)	Pa	0-60	0-80	0-100	0-160	
機身尺寸(WxDxH)	mm	880 × 674 × 210	1100 × 774 × 249		1200 × 874 × 300	
淨重	kg	23.4	32.6	32.2	46	
<b>室外機</b>						
風扇電機輸出	W	48	65	190	65	65
運轉音量	dB(A)	57	59	63	62	62.8
機身尺寸(WxDxH)	mm	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	946 × 410 × 810	900 × 350 × 1170	
淨重	kg	37.8	52.9	73	98.6	99.7
<b>雪種喉管</b>						
液流管道	mm (inch)	Ø6.35(1/4")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	
氣流管道	mm (inch)	Ø12.7(1/2")	Ø15.9(5/8")	Ø19(3/4")	Ø19(3/4")	
最長喉管長度	m	25	25	30	50	
最大高低差	m	15	15	20	30	
電源供應		室內機	室內機	室外機	室內機	室內機
有線遙控器型號 (另選配件)		KJR-12B				
雪種類別		R410A				

設計及規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準。



開利(香港)有限公司

香港九龍灣臨澤街8號9樓901室 | 一般查詢：2694 5333  
傳真：2694 5358 | 服務熱線：2603 2222

經銷商：  
Distributor