

樓底式分體機 (淨冷系列)





Underceiling

Air Conditioner (Cooling Only)



產品特點

- 採用 R410A 環保雪種，效率更高
- 室外機：高度僅810或1170mm，機身細小，易於安裝
- 室內機：纖巧機身設計，高度只有235mm，十分慳位
流線形設計，輕易融入各款室內設計
兩種安裝方法，靈活應用，可平放於樓底或直放於牆身
- 採用防鏽金鑽塗層，防止散熱器氧化及生鏽，提升耐用度
- 隨機附送無線遙控 (另可選購有線遙控)

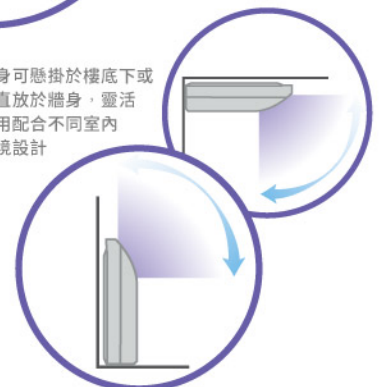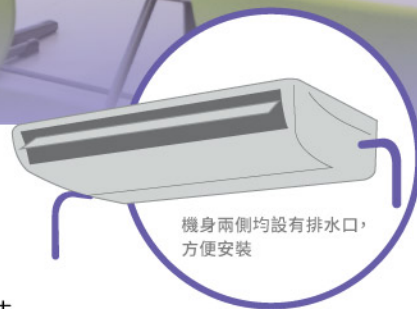

開利(香港)有限公司

香港九龍灣臨澤街8號9樓901室 | 一般查詢：2694 5333 | 傳真：2694 5358 | 服務熱線：2603 2222

樓底式分體機 (淨冷系列)



Underceiling

Air Conditioner (Cooling Only)



42KZL036/045/055FSB

產品規格

匹數	HP	4.0	5.0	6.0
型號	室內機	42KZL036FSB	42KZL045FSB	42KZL055FSB
	室外機	38KUS036FSB	38KUS045FSB	38KUS055FSB
製冷效能	Btu/h	36000	45000	60000
	kW	10.55	13.19	17.58
輸入功率	W	3950	5300	6300
運行電流	A	6.6	8.8	10.3
能源效益EER	W/W	2.67	2.49	2.79
電源	Ph-V-Hz	3Ph - 380~415V - 50Hz		
室內機				
送風量(H/M/L)	m ³ /h	1741/1467/1266	2220/1900/1690	2177/1865/1660
風扇電機輸出	W	125	85	85
運轉音量(H/M/L)	dB(A)	53/48/45	54/51/48	52/48/46
機身尺寸(WxDxH)	mm	1285 × 675 × 235	1650 × 675 × 235	1650 × 675 × 235
淨重	kg	29.5	39.5	41
室外機				
風扇電機輸出	W	190	65	65
運轉音量	dB(A)	62	62	62
機身尺寸(WxDxH)	mm	946 × 410 × 810	900 × 350 × 1170	900 × 350 × 1170
淨重	kg	67.7	92.5	92.7
雪種喉管				
液流管道	mm (inch)	Ø9.52 (3/8")		
氣流管道	mm (inch)	Ø15.9 (5/8")	Ø15.9 (5/8")	Ø19 (3/4")
最長喉管長度	m	30	50	50
最大高低差	m	20	30	30
電源供應		室外機	室外機	室內機
有線遙控器型號 (另選配件)		KJR-12B		
雪種類別		R410A		

設計及規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準。



開利(香港)有限公司

香港九龍灣臨澤街8號9樓901室 | 一般查詢：2694 5333
傳真：2694 5358 | 服務熱線：2603 2222

經銷商：
Distributor