

風管式


體積細小
簡潔細小機身，室內機高度僅為 275mm，而室外機高度亦只有 630mm (3 匹及 3.3 匹) 及 890mm (4 匹 - 6 匹)，應用廣泛亦方便安裝




高靜壓指數
機外靜壓可高達 120Pa，強力送風至每間房間

內置去水泵
內置去水泵套裝方便將去水口至去水管道距離提升至 850mm，實現靈活的管道設計


靈活風管設計，彈性配合不同類型房間

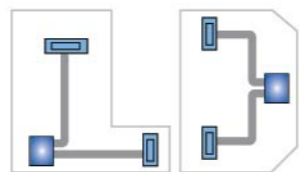

多邊形房間

 

窄長形房間

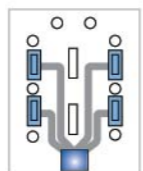

房間內多阻隔點

隨機附送
RBC-AMS41E 有線遙控 (內置 7 天定時功能)



另選配件
TCB-ACX32E2 無線遙控套裝



另選配件 尊貴版
RBC-AMS51E-EN/ES 有線遙控 (備 LCD 背光顯示及節能選項等功能)



產品規格

匹數	HP	1.5	2.0	3.0	3.3	4.0	5.0	6.0	7.0	
室內機		RAV-130BSP	RAV-180BSP	RAV-240BSP	RAV-300BSP	RAV-360BSP	RAV-420BSP	RAV-480BSP	RAV-600BSP	
室外機		RAV-130ASP	RAV-180ASP	RAV-240ASP	RAV-300ASP	RAV-360AS8	RAV-420AS8	RAV-480AS8	RAV-600AS8	
製冷*1	效能	kW	3.8	5.3	7.1	8.8	10.6	12.5	15.1	17.5
	耗電量	kW	1.14	1.70	2.27	2.83	3.41	4.02	5.60	5.87
	能源效率值 (100%)		3.32	3.12	3.13	3.11	3.11	3.11	2.70	2.98
送風量 (H/M/L)	m³/h	900/720/540		1440/1220/960		2100/1650/1260			2200/2000/1760	
風扇電機輸出	W	150			250					
機外靜壓 (原廠設定)	Pa	30						50		
機外靜壓 (最高 - 最低)	Pa	120-30								
運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	37/32/29	38/34/31	41/38/36	42/38/34	44/42/39	44/42/39	45/43/40	45/43/40	
機身尺寸 (HxWxD)	mm	275x700x750		275x1000x750		275x1400x750				
重量	kg	23		30		40				
電源		單相 50Hz 220-240V				三相 50Hz 380-415V				
壓縮機種類		旋轉式							渦旋式	
風扇電機輸出	W	42			135				135 x 2	
喉管尺寸 (氣流/液流)	mm	ø12.7 / ø6.4		ø15.9 / ø9.5		ø15.9 / ø9.5		ø19.1 / ø9.5		
標準/最短喉管長度	m	7.5 / 3		7.5 / 3			7.5 / 3		7.5 / 5	
最長喉管長度	m	20		25			30		50	
最大高低差	m	10			20				30	
機身尺寸 (HxWxD)	mm	550x780x290		630x800x300		890x900x320			1340x900x320	
重量	kg	34	37	43	44	64	73	73	103	
運轉音量	dB(A)	46	49	52	53	55	55	57	63	
操作範圍	°C	21 ~ 43								

*1 製冷測試條件：室內溫度 27°C DB / 19°C WB，室外溫度 35°C DB

樓底式


平滑流線設計
簡約風格，具圓滑流線型外殼，完美融入各式各類室內設計



104mm

廣角扇葉設計
根據個人設置自動調節風向，自動扇葉擺動模式均勻送風至房間每個角落，締造舒適環境

去水泵套裝
可額外選購去水泵套裝，去水更乾淨俐落，減少霉菌滋生

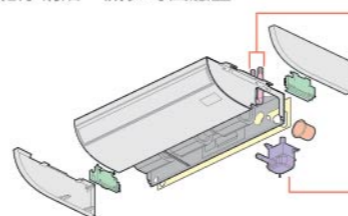

另購配件 TCB-KP13CE · TCB-KP23CE 曲管

另購配件 TCB-DP31CE 去水泵套裝

隨機附送

RBC-ACX33CE1 無線遙控套裝



另選配件

RBC-AMS41E 有線遙控 (內置 7 天定時功能)



另選配件 尊貴版

RBC-AMS51E-EN/ES 有線遙控 (備 LCD 背光顯示及節能選項等功能)



產品規格

匹數	HP	1.5	2.0	3.0	3.3	4.0	5.0	6.0	7.0	
室內機		RAV-130CSP	RAV-180CSP	RAV-240CSP	RAV-300CSP	RAV-360CSP	RAV-420CSP	RAV-480CSP	RAV-600CSP	
室外機		RAV-130ASP	RAV-180ASP	RAV-240ASP	RAV-300ASP	RAV-360AS8	RAV-420AS8	RAV-480AS8	RAV-600AS8	
製冷*1	效能	kW	3.8	5.3	7.1	8.8	10.6	12.5	15.1	17.5
	耗電量	kW	1.06	1.49	2.00	2.56	3.09	3.93	5.40	5.81
	能源效率值 (100%)		3.60	3.56	3.55	3.44	3.43	3.18	2.80	3.01
送風量 (H/M/L)	m³/h	900/720/540		1410/1000/750		1860/1350/1020		2040/1530/1200		2300/2040/1860
風扇電機輸出	W	94				139				
運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	40/36/32	40/36/32	43/37/33	44/36/30	44/38/33	47/41/34	48/42/35	48/44/41	
機身尺寸 (HxWxD)	mm	235x952x690		235x1269x690		235x1586x690				
重量	kg	23			30		37			
電源		單相 50Hz 220-240V					三相 50Hz 380-415V			
壓縮機種類		旋轉式							渦旋式	
風扇電機輸出	W	42				135			135 x 2	
喉管尺寸 (氣流/液流)	mm	ø12.7 / ø6.4		ø15.9 / ø9.5		ø15.9 / ø9.5		ø19.1 / ø9.5		
標準/最短喉管長度	m	7.5 / 3		7.5 / 3			7.5 / 3		7.5 / 5	
最長喉管長度	m	20		25			30		50	
最大高低差	m	10			20		30			
機身尺寸 (HxWxD)	mm	550x780x290		630x800x300		890x900x320			1340x900x320	
重量	kg	34	37	43	44	64	73	73	103	
運轉音量	dB(A)	46	49	52	53	55	55	57	63	
操作範圍	°C	21 ~ 43								

*1 製冷測試條件：室內溫度 27°C DB / 19°C WB，室外溫度 35°C DB

設計及規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準



開利 (香港) 有限公司
香港九龍九龍灣臨澤街 8 號傲騰廣場 10 樓
一般查詢：(852) 2694 5333
傳真：(852) 2694 5358
網址：www.carrier.com.hk

經銷商：

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



東芝
商用分體冷氣機
定頻淨冷系列



Better Air Solutions


東芝空調憑藉一貫領先創新理念，以高效、優質、及多樣化的產品持續整合客戶需要及未來需求，推動可靠的解決方案，創建美好的生活。

高效能

全個系列的 EER 能源效益大於 3.1 (6 匹及 7 匹除外)。1.5 匹藏天花卡式機能源效益更高達 3.71。

EER

四面出風藏天花卡式機 / 淨冷系列

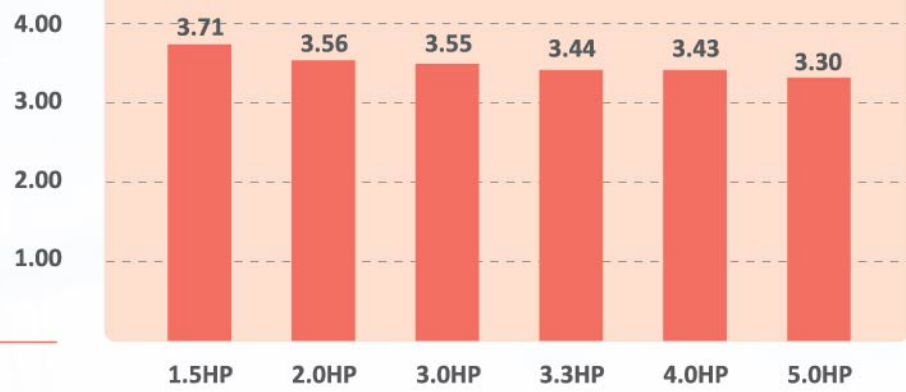


備有 Aqua Resin 塗層



沒有 Aqua Resin 塗層

Aqua Resin 塗層

室內機蒸發器翅片上的 Aqua Resin 塗層能有效地防止水份及油脂形成，大大減低灰塵、細菌以及過敏原等積聚，時刻提供潔淨空氣。

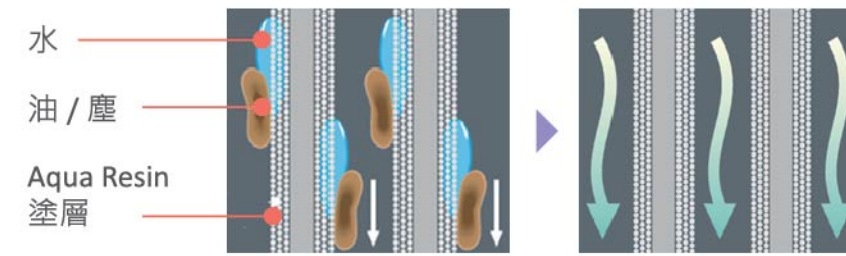

環保節能

全線採用 R410A 環保雪種，不損臭氧層，減少對環境造成的影響



產品列表



	1.5 匹	2.0 匹	3.0 匹	3.3 匹	4.0 匹	5.0 匹	6.0 匹	7.0 匹
單相	RAV-130USP	RAV-180USP	RAV-240USP	RAV-300USP	RAV-360USP	RAV-420USP	RAV-480USP	RAV-600USP
三相	RAV-130BSP	RAV-180BSP	RAV-240BSP	RAV-300BSP	RAV-360BSP	RAV-420BSP	RAV-480BSP	RAV-600BSP
	RAV-130CSP	RAV-180CSP	RAV-240CSP	RAV-300CSP	RAV-360CSP	RAV-420CSP	RAV-480CSP	RAV-600CSP
	RAV-130ASP	RAV-180ASP	RAV-240ASP	RAV-300ASP	RAV-360AS8	RAV-420AS8	RAV-480AS8	RAV-600AS8


藏天花卡式 (四面出風)

寬闊出風口均勻送風至每個角落




四面出風面罩

所有機身均使用同款 RBC-U31PGXP(W)-IN1 面罩，輕巧纖薄，安裝多部室內機仍可保持整潔感覺，締造舒適生活環境

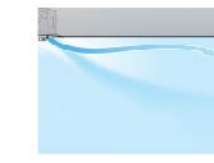

體積小巧

室內機機身細小，高度僅為 256mm (1.5 匹 - 3.0 匹)，而室外機高度亦僅為 630mm (3 匹及 3.3 匹) 及 890mm (4 匹 - 6 匹)，應用廣泛同時方便安裝

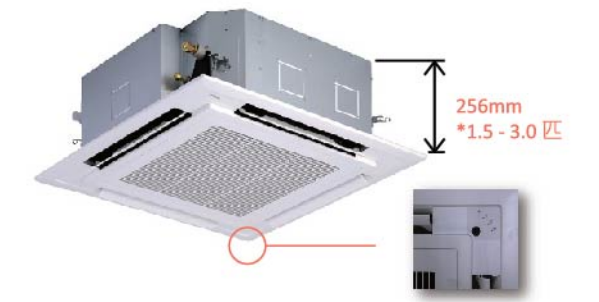

無線接收器安裝於面罩內

隨機附送
無線遙控



另選配件
RBC-AMS41E 有線遙控
(內置 7 天定時功能)



另選配件
尊貴版

RBC-AMS51E-EN/ES 有線遙控
(備 LCD 背光顯示及節能選項等功能)



產品規格

匹數	HP	1.5	2.0	3.0	3.3	4.0	5.0	6.0	7.0	
室內機		RAV-130USP	RAV-180USP	RAV-240USP	RAV-300USP	RAV-360USP	RAV-420USP	RAV-480USP	RAV-600USP	
室外機		RAV-130ASP	RAV-180ASP	RAV-240ASP	RAV-300ASP	RAV-360AS8	RAV-420AS8	RAV-480AS8	RAV-600AS8	
製冷*1	效能	kW	3.8	5.3	7.1	8.8	10.6	12.5	15.1	17.5
	耗電量	kW	1.02	1.49	2.00	2.56	3.09	3.93	5.40	6.03
	能源效率值 (100%)		3.71	3.56	3.55	3.44	3.43	3.18	2.80	2.90
送風量 (H/M/L)	m ³ /h	1050/870/780		1230/960/810		2010/1440/1170		2100/1440/1230		2200/1960/1780
風扇電機輸出	W	60				130				
運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	33/31/30	34/32/31	38/36/35	45/39/36	46/40/37	47/41/38	48/42/39	48/45/43	
機身尺寸 (HxWxD)	mm	256x840x840				319x840x840				
重量	kg	20				24				
面罩	型號	RBC-U31PGXP(W)-IN1								
	尺寸 (HxWxD)	30x950x950								
電源		單相 50Hz 220-240V				三相 50Hz 380-415V				
壓縮機種類		旋轉式							渦旋式	
風扇電機輸出	W	42				135		135 x 2		
喉管尺寸 (氣流/液流)	mm	ø12.7 / ø6.4		ø15.9 / ø9.5		ø15.9 / ø9.5		ø19.1 / ø9.5		
標準/最短喉管長度	m	7.5 / 3		7.5 / 3		7.5 / 3		7.5 / 5		
最長喉管長度	m	20		25		30		50		
最大高低差	m	10				20		30		
機身尺寸 (HxWxD)	mm	550x780x290		630x800x300		890x900x320		1340x900x320		
重量	kg	34	37	43	44	64	73	73	103	
運轉音量	dB(A)	46	49	52	53	55	55	57	63	
操作範圍	°C	21 ~ 43								

*1 製冷測試條件：室內溫度 27°C DB / 19°C WB · 室外溫度 35°C DB