



東芝冷氣機系列

全線窗口式冷氣採用電子操控系統

溫度控制更隨心

TOSHIBA



東芝窗口式冷氣系列

全新東芝窗口式冷氣機，全線採用電子操控系統，
調控溫度更加得心應手。享受，從此提升至另一層次！

LED資料顯示

自行設定溫度
顯示一目了然

多段風速

高達3段^A風速
適合不同環境需要

電子操控面板[◇]

獨立除濕模式*

讓房間在潮濕的時候
保持乾爽

自動模式

根據設定溫度
自動選擇運行模式

多角度自動送風

左右送風角度高達60度
均吹遍房間每個角落

睡眠模式*

隨著時間自動調節溫度及風速
為用戶帶來舒適愜意的睡眠環境

電子操控系統



電子操控面板

電子恆溫器

電子斷電保護程式

自動重啟功能

自動預警提示

調校溫度模式，方便清晰。

靈敏地感應溫度變化，使室溫更趨穩定。

減低因短時間內意外開關對壓縮機造成的損壞，提供額外保護。

每次重新開啟，會自動回復至關機前的設定，省卻重設時間。

自動檢查機器運作，不正常時作出提示。

[◇]圖片只供功能闡述用途。個別型號之功能及設計會有所不同。

^A適用於1.5匹及2匹型號。

^{*}只適用於獨立抽濕LED遙控系列

靜音設計

金色防鏽保護塗層

易拆式面版

無須額外工具即可輕鬆
拆除面版，方便清潔

可清洗前置過濾網

只需利用清水，即可
簡單沖洗前置過濾網
上的塵埃



24小時定時開關*

預設時間，讓
冷氣機自動開關

安裝簡單▽

支援香港常見之
開關電掣安裝，
自動回復開機前的設定



LED背光
適合晚上使用

特大液晶顯示


特大按鍵
操控更方便



LED背光液晶顯示遙控器*

▽ 產品不包括開關電掣，安裝評估請向安裝服務供應商查詢。

潔淨空氣

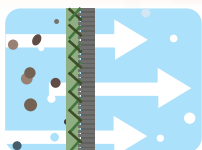

納米銀離子抗菌過濾網*
3M抗菌過濾網*
活性碳靜電過濾網*

有效減少大腸桿菌及金黃葡萄球菌高達99.95%。#
微結構及靜電物料能有效阻隔微小塵埃通過。
有效去除房間異味及甲醛等有害物質高達96.1%。^

*只適用於獨立抽濕LED遙控系列。

Guangdong Detection Centre of Microbiology, 2012FM2285

^ China National Analytical Centre, Guangzhou, 2004124248-1

東芝窗口式冷氣系列

淨冷系列

電子操控系統 自動重啟功能 金色防鏽保護塗層 納米銀離子抗菌過濾網



RAC-07N-HK



RAC-09N-HK



RAC-12N-HK

2021新款

型號		RAC-07N-HK	RAC-09N-HK	RAC-12N-HK	RAC-18N-HK
匹數		3/4	1	1.5	2
製冷效能	千瓦	2.11	2.58	3.52	5.28
	BTU/小時	7200	8800	12000	18000
能源標籤		4級	4級	4級	4級
電力資料	(相/赫/伏特)	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220
	耗電量 (千瓦)	0.7	0.85	1.15	1.75
	額定電流 (安培)	3.4	3.9	5.2	7.8
尺寸	(毫米)	346x450x585	346x450x585	380x600x560	428x660x680
	高x闊x深 (吋)	13.7x17.8x23.1	13.7x17.8x23.1	15.0x23.7x22.1	16.9x26.0x26.8
淨重	(公斤)	28.9	31.5	38.0	58.0
氣流體積	(立方米/小時)	215-290	257-335	310-405	487-608
抽濕能力	(公升/小時)	-	-	-	-
雪種		R410A	R410A	R410A	R410A
遙控器		-	-	-	-

獨立抽濕LED遙控系列

電子操控系統 自動重啟功能 睡眠模式 金色防鏽保護塗層 獨立除濕模式
LED背光液晶顯示遙控器 納米銀離子抗菌過濾網 3M抗菌過濾網 活性碳靜電過濾網



RAC-07NR-HK



RAC-09NR-HK



RAC-12NR-HK

2021新款

型號		RAC-07NR-HK	RAC-09NR-HK	RAC-12NR-HK	RAC-18NR-HK
匹數		3/4	1	1.5	2
製冷效能	千瓦	2.11	2.58	3.52	5.28
	BTU/小時	7200	8800	12000	18000
能源標籤		4級	4級	4級	4級
電力資料	(相/赫/伏特)	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220
	耗電量 (千瓦)	0.7	0.85	1.15	1.75
	額定電流 (安培)	3.4	3.9	5.2	7.8
尺寸	(毫米)	346x450x585	346x450x585	380x600x560	428x660x680
	高x闊x深 (吋)	13.7x17.8x23.1	13.7x17.8x23.1	15.0x23.7x22.1	16.9x26.0x26.8
淨重	(公斤)	28.9	31.5	38.0	58.0
氣流體積	(立方米/小時)	215-290	257-335	310-405	487-608
抽濕能力	(公升/小時)	1.0	1.1	1.6	2.4
雪種		R410A	R410A	R410A	R410A
遙控器		有	有	有	有

*規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準。